


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht

Art.-Nr. 1115650

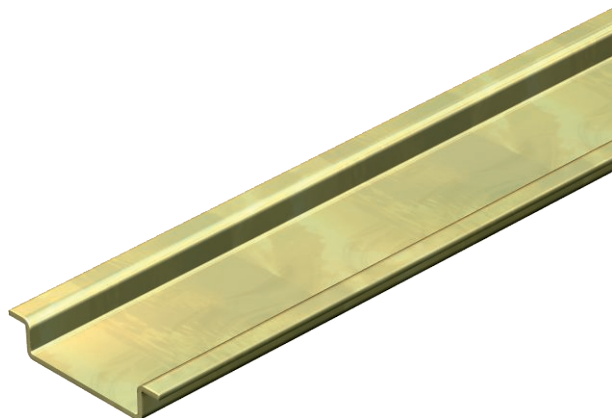

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).


 


St Stahl
GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Art.-Nr.	1115650
Typ	2069.2M GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberfläche Kürzel	GTP
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	36,04 kg/100 m

Technische Daten

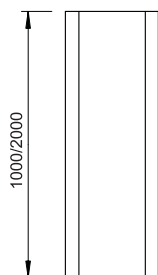

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	7,50 mm
Abmessung BxH	35 x 7,5 mm
Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke	1,00 mm
Bund	50,00 m
Lochform	ohne
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>