

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht

Art.-Nr. 1115804



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1115804
Typ	2069 L 2M FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	33,28 kg/100 m

Technische Daten

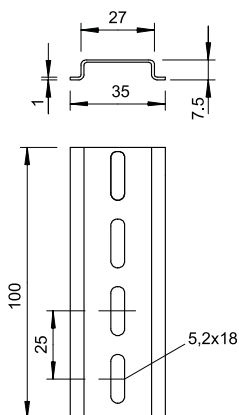

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	7,50 mm
Abmessung BxH	35 x 7,5 mm
Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke	1,00 mm
Bund	50,00 m
Bohrlochabstand mittig	25,00 mm
Lochform	Langloch
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>