

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.-Nr. 1115388



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).




|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr.                 | 1115388                    |
| Typ                      | 2069 T350 GTP              |
| Bezeichnung 1            | Hutschiene                 |
| Bezeichnung 2            | in Extralängen für T-Serie |
| Dimension                | 248x35x7,5                 |
| Werkstoff                | Stahl                      |
| Werkstoff Kürzel         | St                         |
| Oberfläche               | bandverzinkt               |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346               |
| Oberfläche Kürzel        | FS                         |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück                   |
| Gewicht                  | 8,45 kg/100 St.            |

### Technische Daten

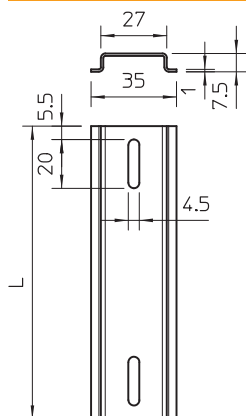

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Länge               | 245,00 mm                           |
| Breite              | 35,00 mm                            |
| Höhe                | 7,50 mm                             |
| Abmessung BxH       | 35 x 7,5 mm                         |
| Ausführung          | für T350 lang                       |
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715            |
| Materialstärke      | 1,00 mm                             |
| Lochform            | Langloch                            |
| Mit Lochung         | <input checked="" type="checkbox"/> |