

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.-Nr. 1115380



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1115380
Typ	2069 T60 GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	in Extralängen für T-Serie
Dimension	89x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	3,07 kg/100 St.

### Technische Daten

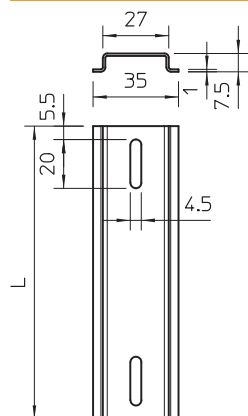

Länge	89,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	7,50 mm
Abmessung BxH	35 x 7,5 mm
Ausführung	für T60 lang und T100 quer
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke	1,00 mm
Lochform	Langloch
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>