


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.-Nr. 1383310

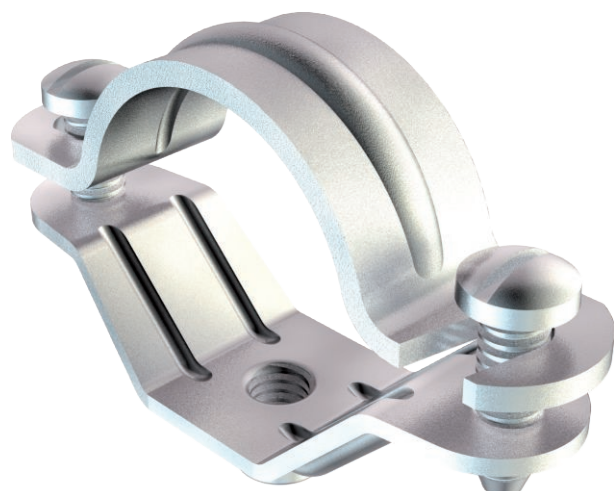

Mit Gewinde M6.




St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1383310
Typ	2900 M6 33-38 G
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Dimension	33-38mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	5,83 kg/100 St.

Technische Daten

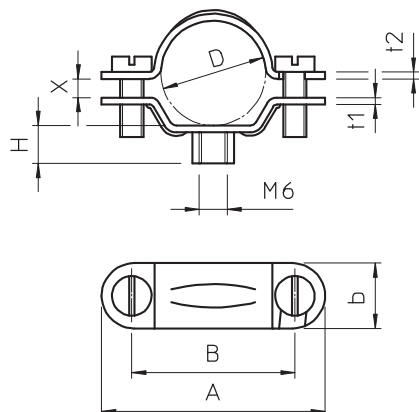

Länge	79,00 mm
Breite	16,00 mm
Maß A	79,00 mm
Maß B	64,00 mm
Maß b	16,00 mm
Maß D	37,00 mm
Maß H	6,50 mm
Maß t1	2,00 mm
Maß t2	2,00 mm
Maß x	3,50 mm
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Größe	Pg 29
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	2,00 mm
Schraube	M5 x 14
Spannbereich D	33,00 - 38,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>