


# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe

Art.-Nr. 2153939

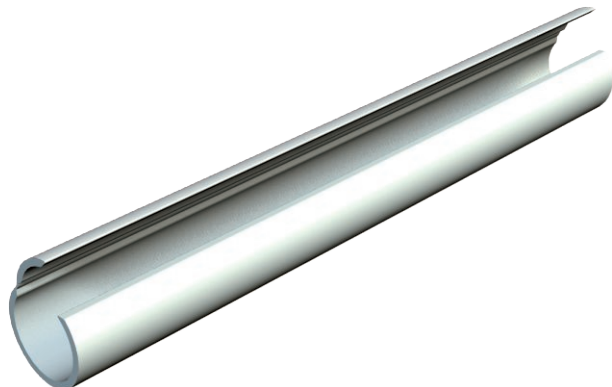

Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von -25° bis +60° C.




PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2153939
Typ	2953 M32 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe
Dimension	M32
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 m
Gewicht	21,50 kg/100 m

### Technische Daten

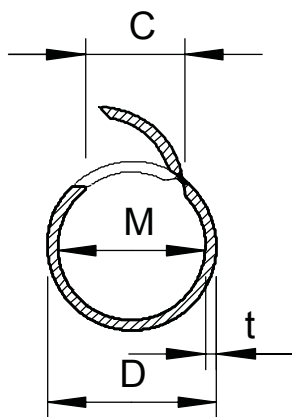

Länge	2.000,00 mm
Maß C	17 mm
Maß D	32,00 mm
Maß M	28,6
Maß t	1,70 mm
Aufputz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
Bauform	angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	M32
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Installation auf Holz	<input checked="" type="checkbox"/>
Installations im Erdreich	<input type="checkbox"/>
Installation im Freien	<input type="checkbox"/>
Maschinen und Anlageninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Muffe	<input type="checkbox"/>
Temperaturbereich	-25-+60 °C
Unterflurinstallation (Estrich)	<input type="checkbox"/>
Unterputz	<input type="checkbox"/>

### Klassifizierungcode für Elektro Rohr Normen