

 
# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.-Nr. 2149339



Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.




PP Polypropylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	2149339
Typ	2955 F M63 STGR
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Bezeichnung 2	flammwidrig
Dimension	M63
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	2,20 kg/100 St.

### Technische Daten

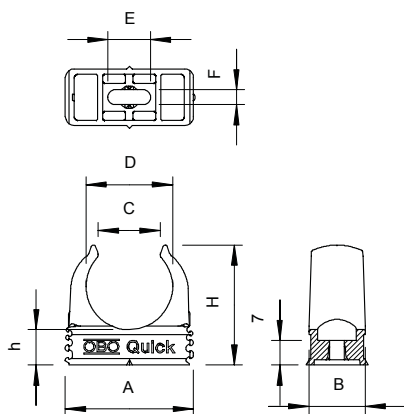

Maß A	87,30 - 87,30 mm
Maß B	20,00 mm
Maß C	43 mm
Maß D	61,50 mm
Maß E	12,00 mm
Maß F	6,00 mm
Maß H	74,50 mm
Maß h	7,00 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugswerte	230 N
Befestigungsart	Schraubloch
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Nenngröße	M63
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-beständig	<input type="checkbox"/>