Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149010






Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.

PP Polypropylen

Stammdaten

ArtNr.	2149010
Тур	2955 M20
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0.33 kg/100 St.

Technische Daten

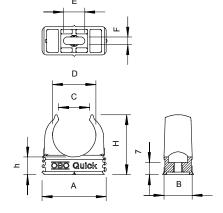

Мав А	30,30 - 30,30 mm
Мав В	16,00 mm
Мав С	14 mm
Maß D	19,40 mm
Мав Е	9,00 mm
Maß F	4,20 mm
Мав Н	29,50 mm
Maß h	10,00 mm
Anreihbar	
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugwerte	90 N
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	0,09 kN
Geschlossen	
Nenngröße	M20
Halogenfrei	
Mit Einlage	
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spannbereich D	20,00 - 20,00 mm
UV-beständig	