

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°

Art.-Nr. 2154066



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2154066
Typ	3000 BMS M25 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Bogen 90°
Dimension	M25
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	1,51 kg/100 St.

Technische Daten

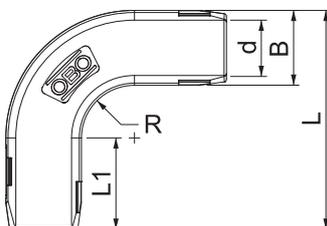

Ausführung	Steck
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	<input type="checkbox"/>
Mit Muffe	<input type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	0,00 - 60,00 °C
Winkel des Bogens	90,00 °
Zweiteilig	<input checked="" type="checkbox"/>