


# Technisches Datenblatt

## Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Art.-Nr. 2158248

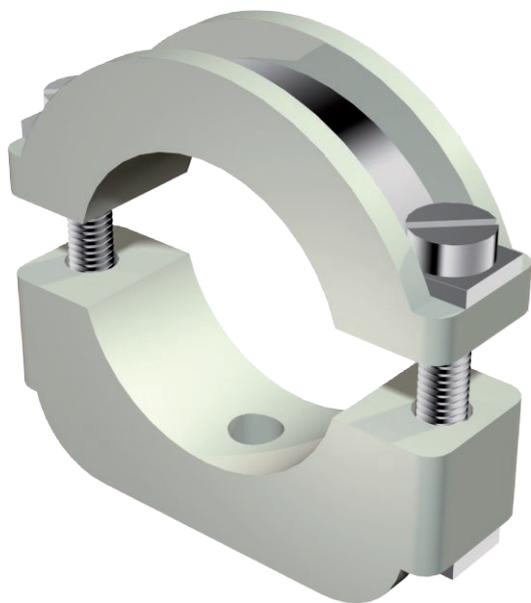

Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt. Aufschraubbar auf Gewinde M6.  
\*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.




**PS** Polystyrol

### Stammdaten

Art.-Nr.	2158248
Typ	3021 LGR
Bezeichnung 1	Blitz-ISO-Schelle
Dimension	17-24mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	2,63 kg/100 St.

### Technische Daten

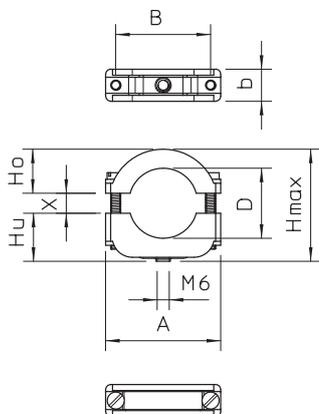

Maß A	47,50 mm
Maß B	37,00 mm
Maß b	15,00 mm
Maß D	24,00 mm
Maß H	44,00 mm
Maß Hu	18,00 mm
Maß Ho	16,00 mm
Maß l	30,00 mm
Maß x	8,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Schraube	M4 x 30
Spannbereich D	17,00 - 24,00 mm
UV-beständig	<input type="checkbox"/>