


Technisches Datenblatt

Greif-ISO-Schelle, 1fach

Art.-Nr. 2105055

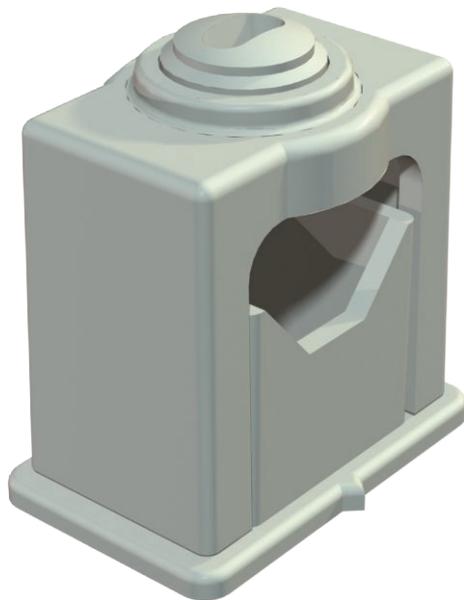

Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.

Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.




PS Polystyrol

Stammdaten

Art.-Nr.	2105055
Typ	3042 LGR
Bezeichnung 1	Greif-ISO-Schelle
Dimension	24-34mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	2,49 kg/100 St.

Technische Daten

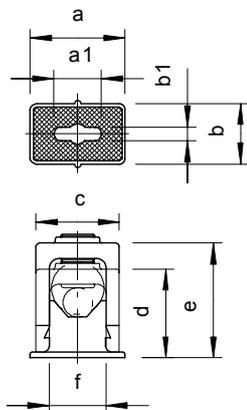

Maß a	50,00 mm
Maß a1	14,00 mm
Maß b	22,00 mm
Maß b1	4,20 mm
Maß c	48,00 mm
Maß d	49,00 mm
Maß e	59,00 mm
Maß f	40,00 mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	24,00 - 34,00 mm