

Technisches Datenblatt

Druck-ISO-Schelle 3050, 2-fach lichtgrau

Art.-Nr. 2115018



Für 2 Leitungen, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.




PS Polystyrol

Stammdaten

Art.-Nr.	2115018
Typ	3050 2 6-16
Bezeichnung 1	Druck-ISO-Schelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Dimension	6-16mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	1,04 kg/100 St.

Technische Daten

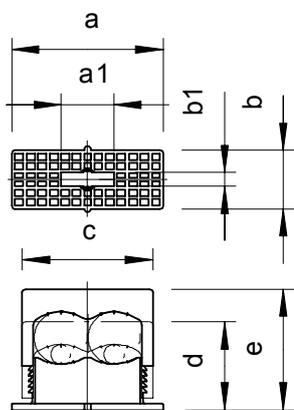

Maß a	46,00 mm
Maß a1	26,00 mm
Maß b	18,00 mm
Maß b1	3,80 mm
Maß c	40,00 mm
Maß d	26,00 mm
Maß e	35,00 mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	6,00 - 16,00 mm