

# Technisches Datenblatt

## Druck-ISO-Schelle 3050, 1-fach lichtgrau

Art.-Nr. 2101017



Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.  
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.




PS Polystyrol

### Stammdaten

Art.-Nr.	2101017
Typ	3050 LGR
Bezeichnung 1	Druck-ISO-Schelle
Dimension	6-16mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,40 kg/100 St.

### Technische Daten

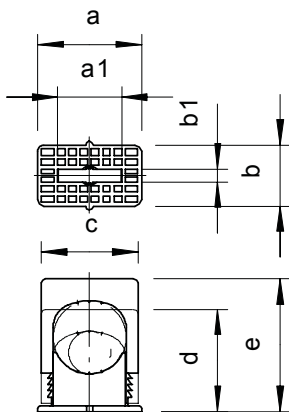

Maß a	28,00 mm
Maß a1	13,00 mm
Maß b	18,00 mm
Maß b1	4,00 mm
Maß c	22,50 mm
Maß d	25,00 mm
Maß e	34,00 mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	6,00 - 16,00 mm