

Technisches Datenblatt

Druck-ISO-Schelle 3052, 1-fach lichtgrau

Art.-Nr. 2101068



Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.




PS Polystyrol

Stammdaten

Art.-Nr.	2101068
Typ	3052 LGR
Bezeichnung 1	Druck-ISO-Schelle
Dimension	24-34mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	1,29 kg/100 St.

Technische Daten

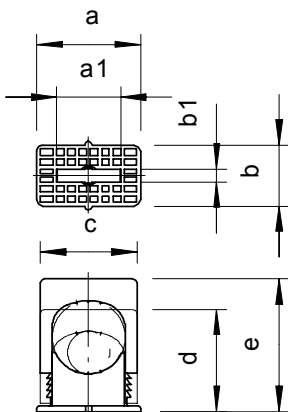

Maß a	45,00 mm
Maß a1	16,00 mm
Maß b	24,00 mm
Maß b1	4,20 mm
Maß c	43,00 mm
Maß d	43,00 mm
Maß e	57,00 mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	24,00 - 34,00 mm