

# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel

Art.-Nr. 3354504




Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.

<b>St</b>	Stahl
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3354504
Typ	362 Z 50 G
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Dimension	2x50mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	1000 Stück
Gewicht	0,13 kg/100 St.

### Technische Daten

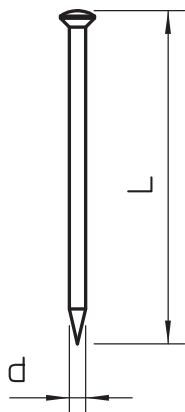

Länge	50,00 mm
Maß L	50,00 mm
Maß d	2,00 mm
Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfform	Linsenkopf
Länge/Schaft-Durchmesser	50/2,0 mm
Schaftdurchmesser	2,00 mm