

Technisches Datenblatt

Stahlnagel

Art.-Nr. 3354601




Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3354601
Typ	362 Z 60 G
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Dimension	2x60mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	1000 Stück
Gewicht	0,15 kg/100 St.

Technische Daten

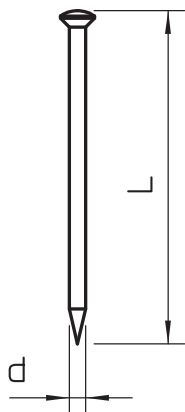

Länge	60,00 mm
Maß L	60,00 mm
Maß d	2,00 mm
Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfform	Linsenkopf
Länge/Schaft-Durchmesser	60/2,0 mm
Schaftdurchmesser	2,00 mm