

Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17

Art.-Nr. 2215179



Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitz, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2215179
Typ	4031 14-17
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Dimension	14-17mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,16 kg/100 St.

Technische Daten

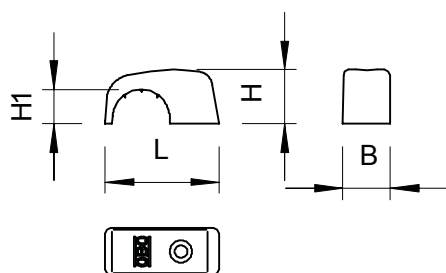

Maß B	11,00 mm
Maß H	15,80 mm
Maß H1	11,00 mm
Maß L	33,00 mm
für Kabeldurchmesser	14,00 - 17,00 mm
für Nageldurchmesser	2,0 mm
Form	rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Nagel	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>