

# Technisches Datenblatt

## Kippdübel

Art.-Nr. 3482030



1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken.  
Achtung: Für Leuchtaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.




<b>St</b>	Stahl
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3482030
Typ	454 M6x100 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Bezeichnung 2	mit Deckenhaken
Dimension	M6x100mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	6,00 kg/100 St.

### Technische Daten

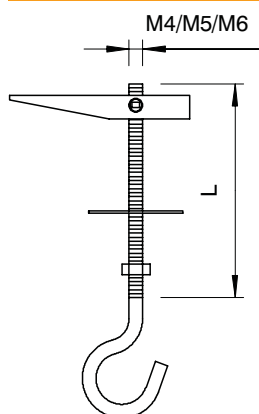

Länge	100,00 mm
Maß L	100,00 mm
Ausführung	mit Deckenhaken
Bohrloch	16,00 Ø mm
Bohrungsdurchmesser	16,00 mm
Bruchlast	0,70 kN
Gesamtlänge	100,00 mm
Gewinde	M6
Hakendurchmesser	16,00 mm
Mit Unterlegscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>