

Technisches Datenblatt

Kippdübel

Art.-Nr. 3482138



1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken.
Achtung: Für Leuchtaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.




St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3482138
Typ	457 M4x55 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Bezeichnung 2	mit Deckenhaken
Dimension	M4x55mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	3,25 kg/100 St.

Technische Daten

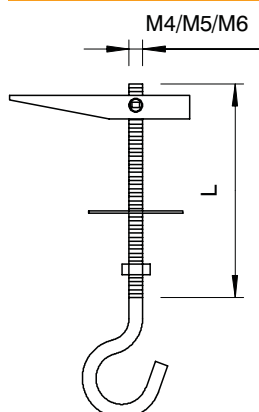

Länge	55,00 mm
Maß L	55,00 mm
Ausführung	mit Deckenhaken
Bohrloch	13,00 Ø mm
Bohrungsdurchmesser	13,00 mm
Bruchlast	0,25 kN
Gesamtlänge	55,00 mm
Gewinde	M4
Hakendurchmesser	14,00 mm
Mit Unterlegscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>