


Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.-Nr. 3198266

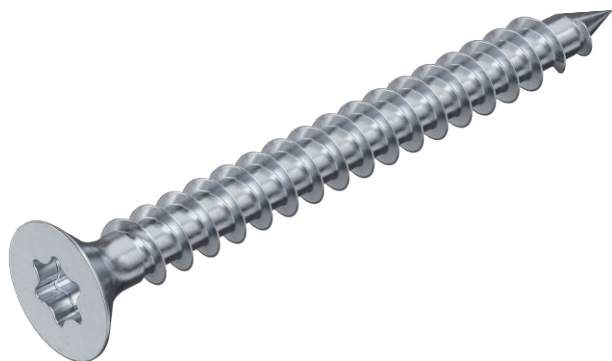

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostafionbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.




St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3198266
Typ	4759T 4.5x45
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb T-Drive
Dimension	4,5x45mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	200 Stück
Gewicht	0,31 kg/100 St.

Technische Daten

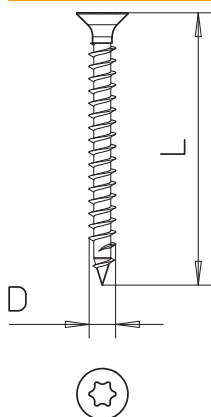

Länge	45,00 mm
Maß L	45,00 mm
Maß D	4,50 mm
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfdurchmesser	8,20 mm
Kopfform	versenkt
Schraubensystem	Torx