


# Technisches Datenblatt

## Impu-Stahlnagel

Art.-Nr. 3360121

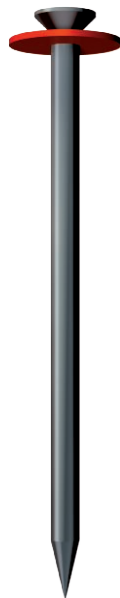

Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

St


St Stahl

BK blank

### Stammdaten

Art.-Nr.	3360121
Typ	500 12
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Dimension	2x12mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	blank
Oberfläche Kürzel	BK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1000 Stück
Gewicht	0,04 kg/100 St.

### Technische Daten

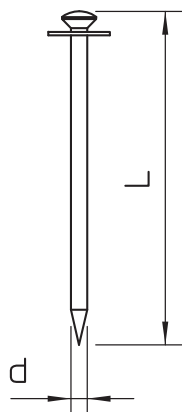

Länge	12,00 mm
Maß L	12,00 mm
Maß d	2,00 mm
Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfform	Linsenkopf
Länge/Schaft-Durchmesser	12/2,0 mm
Schaftdurchmesser	2,00 mm