

# Technisches Datenblatt

## Siko-Nagel

Art.-Nr. 3366162



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.

St


St Stahl

BK blank

### Stammdaten

Art.-Nr.	3366162
Typ	511 16
Bezeichnung 1	Siko-Nadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Dimension	2x16mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	blank
Oberfläche Kürzel	BK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1000 Stück
Gewicht	0,05 kg/100 St.

### Technische Daten

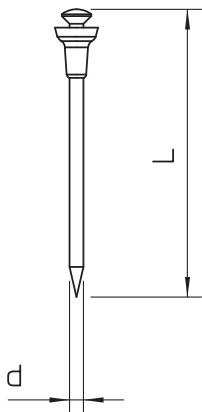

Länge	16,00 mm
Maß L	16,00 mm
Maß d	2,00 mm
Ausführung	Siko
Ausführung Schraubnagel	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfform	Linsenkopf
Länge/Schaft-Durchmesser	16/2,0 mm
Schaftdurchmesser	2,00 mm