

# Technisches Datenblatt

## Siko-Nagel

Art.-Nr. 3366308



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.

St


St Stahl

BK blank

### Stammdaten

Art.-Nr.	3366308
Typ	511 30
Bezeichnung 1	Siko-Nadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Dimension	2x30mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	blank
Oberfläche Kürzel	BK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1000 Stück
Gewicht	0,08 kg/100 St.

### Technische Daten

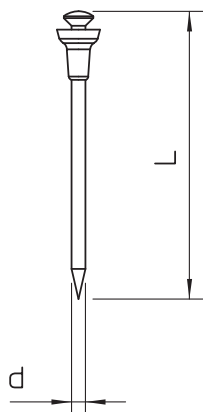

Länge	30,00 mm
Maß L	30,00 mm
Maß d	2,00 mm
Ausführung	Siko
Ausführung Schraubnagel	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfform	Linsenkopf
Länge/Schaft-Durchmesser	30/2,0 mm
Schaftdurchmesser	2,00 mm