

Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Art.-Nr. 3366405



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.

St


St Stahl

BK blank

Stammdaten

Art.-Nr.	3366405
Typ	511 40
Bezeichnung 1	Siko-Nadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Dimension	2x40mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	blank
Oberfläche Kürzel	BK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1000 Stück
Gewicht	0,10 kg/100 St.

Technische Daten

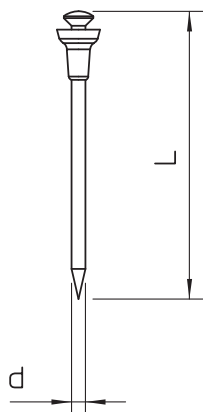

Länge	40,00 mm
Maß L	40,00 mm
Maß d	2,00 mm
Ausführung	Siko
Ausführung Schraubnagel	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfform	Linsenkopf
Länge/Schaft-Durchmesser	40/2,0 mm
Schaftdurchmesser	2,00 mm