

# Technisches Datenblatt

## Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Art.-Nr. 2331946



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.




PA Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2331946
Typ	565 9x760 SWUV
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Bezeichnung 2	UV beständig
Dimension	9x760mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,31 kg/100 St.

### Technische Daten

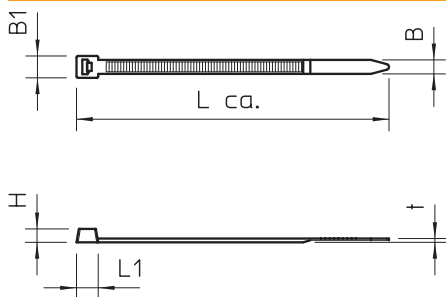

Breite	9,00 mm
Länge	760,00 mm
Höhe	2,00 mm
Maß B	9,00 mm
Maß L	760,00 mm
Maß t	2,00 mm
Abmessung	9 x 760 mm
Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Lösbarer Verschluss	<input type="checkbox"/>
max. Bündeldurchmesser	227,00 mm
Montagetemperatur	-30,00 - 90,00 °
Temperatureinsatzbereich	-30,00 - 90,00 °C
Transparent	<input type="checkbox"/>
Reflektierend	<input type="checkbox"/>
MIL-Zulassung	<input type="checkbox"/>
UL-Zulassung	<input checked="" type="checkbox"/>
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>
VG-Zulassung	<input type="checkbox"/>
Zugfestigkeit	800,00 N