

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 605, mittel

Art.-Nr. 1018693



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre




**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4571  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1018693
Typ	605 32 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Dimension	32mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,26 kg/100 St.

### Technische Daten

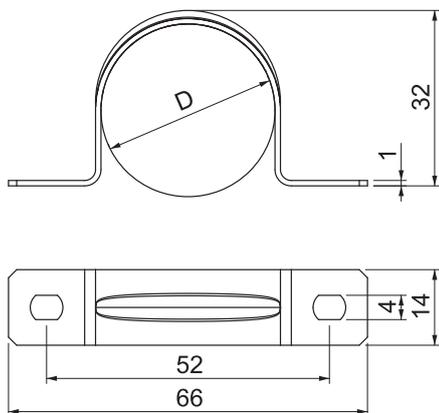

Länge	66,00 mm
Breite	14,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß A	66,00 mm
Maß B	52,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	32,00 mm
Maß d	5,50 mm
Maß e	6,00 mm
Maß H	30,00 mm
Maß t	1,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	32 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	1,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>