

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel

Art.-Nr. 1018705



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre




A4	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1018705
Typ	605 40 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Dimension	40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,90 kg/100 St.

Technische Daten

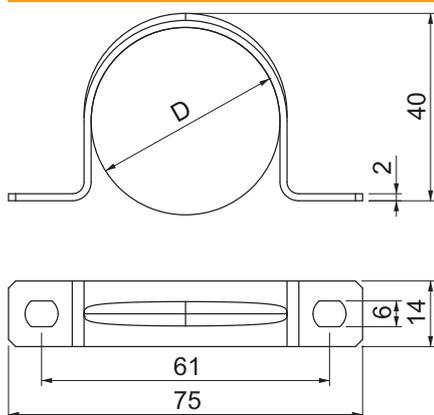

Länge	75,00 mm
Breite	14,00 mm
Höhe	37,00 mm
Maß A	75,00 mm
Maß B	61,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	40,00 mm
Maß d	5,50 mm
Maß e	7,00 mm
Maß H	37,00 mm
Maß t	1,50 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	40 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	5,5 x 7 mm
Materialstärke	1,50 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>