


# Technisches Datenblatt

## Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

Art.-Nr. 2055201

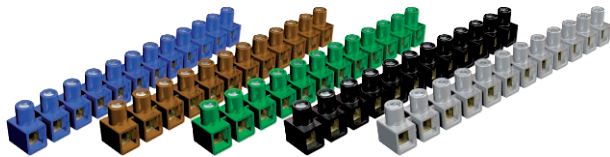

Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, nur einseitig offen.  
 Einseitig geschlossen, Schrauben hochgedreht, unverlierbar.  
 Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Nennspannung 250 V  
 Nennstrom 24 A  
 Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> oder 6 x 1 mm<sup>2</sup>.  
 Lieferung farbig sortiert: 3 schwarze, 2 blaue, 3 gelb-grüne, 1 brauner und 1 grauer Streifen je Verpackungseinheit.




PA Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2055201
Typ	70 S
Bezeichnung 1	Dolü-Abzweigklemme
Bezeichnung 2	einseitig geschlossen
Dimension	2,5mm <sup>2</sup>
Farbe	sortiert
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	2,85 kg/100 St.

### Technische Daten

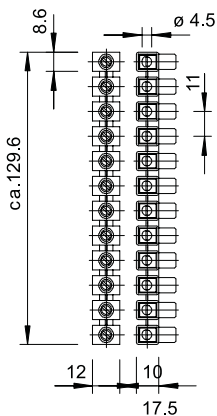

Länge	129,60 mm
Breite	12,00 mm
Höhe	17,50 mm
Abschlussplatte erforderlich	<input type="checkbox"/>
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1,00 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	11,00 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Geeignet für flexible Leiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Massivleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	24,00 A
Polzahl	12
Querschnitt	Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> oder 6 x 1 mm <sup>2</sup>
Transparent	<input type="checkbox"/>