


Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Art.-Nr. 2055023

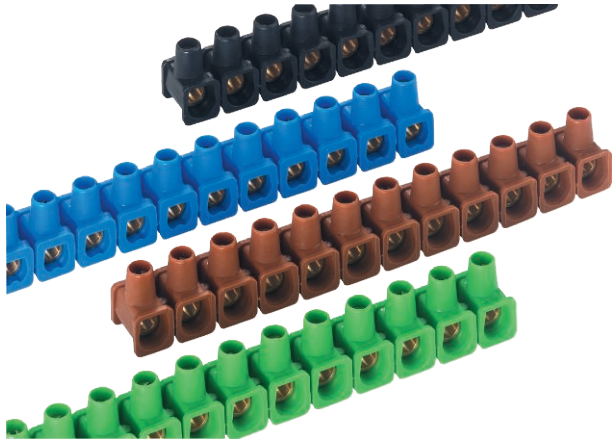

Sortiert in den Farben schwarz, braun, blau und gelb-grün.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 16 A
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Lieferung farbig sortiert: 5 schwarze, 2 blaue, 2 gelb-grüne und 1 brauner Streifen je Verpackungseinheit




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2055023
Typ	70 VDE
Bezeichnung 1	Dolü-Abzweigklemme
Bezeichnung 2	farbig sortiert
Dimension	2,5mm ²
Farbe	sortiert
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	2,50 kg/100 St.

Technische Daten

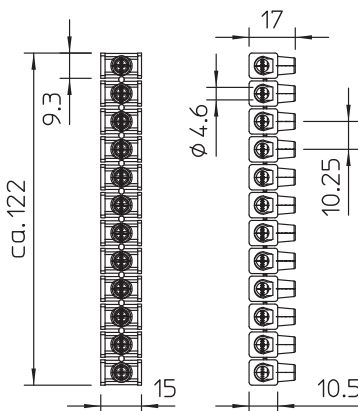

Länge	122,00 mm
Breite	15,00 mm
Höhe	17,00 mm
Abschlussplatte erforderlich	<input type="checkbox"/>
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1,00 - 2,50 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	10,25 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Geeignet für flexible Leiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Massivleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt	2,50 mm ²
Nennspannung	380,00 V
Nennstrom	16,00 A
Polzahl	12
Querschnitt	Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² oder 6 x 1 mm ² mm ²
Transparent	<input type="checkbox"/>