

Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig

Art.-Nr. 2055503



Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 10-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 380 V
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm².




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2055503
Typ	71
Bezeichnung 1	Dolü-Abzweigklemme
Dimension	10mm ²
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	7,03 kg/100 St.

Technische Daten

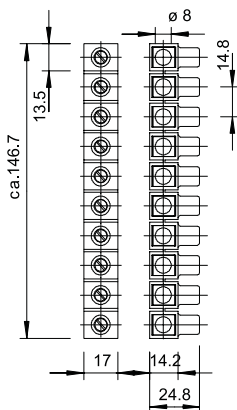

Länge	146,70 mm
Breite	17,00 mm
Höhe	24,80 mm
Abschlussplatte erforderlich	<input type="checkbox"/>
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	6,00 - 10,00 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	10
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	14,80 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Geeignet für flexible Leiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Massivleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt	10,00 mm ²
Nennspannung	380,00 V
Nennstrom	24,00 A
Polzahl	10
Querschnitt	Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm ² , 4 x 6 mm ² mm ²
Transparent	<input type="checkbox"/>