

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1014099



Befestigungsschelle einlappig 16mm




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1014099
Typ	822 16 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Dimension	16mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,73 kg/100 St.

Technische Daten

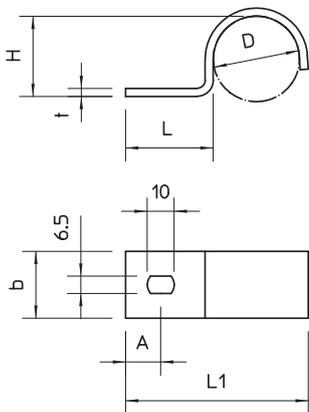

Länge	42,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	14,00 mm
Maß A	10,00 mm
Maß b	20,00 mm
Maß D	15,20 mm
Maß H	14,00 mm
Maß L	23,50 mm
Maß L1	42,00 mm
Maß t	2,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	15,2 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	M16
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2,00 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1014099



Technische Daten

UV-beständig