

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1014110



Befestigungsschelle einlappig 19mm




|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                 | 1014110             |
| Typ                      | 822 18 FT           |
| Bezeichnung 1            | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2            | einlappig           |
| Dimension                | 19mm                |
| Werkstoff                | Stahl               |
| Werkstoff Kürzel         | St                  |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt  |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461     |
| Oberfläche Kürzel        | FT                  |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück           |
| Gewicht                  | 1,95 kg/100 St.     |

### Technische Daten

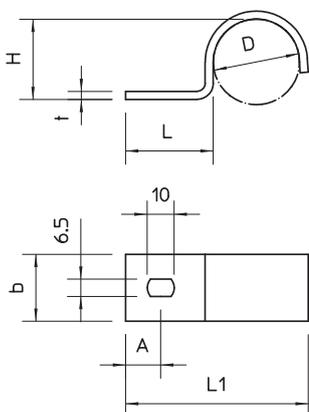

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                          | 45,00 mm                            |
| Breite                         | 20,00 mm                            |
| Höhe                           | 17,00 mm                            |
| Maß A                          | 10,00 mm                            |
| Maß b                          | 20,00 mm                            |
| Maß D                          | 18,60 mm                            |
| Maß H                          | 17,00 mm                            |
| Maß L                          | 23,50 mm                            |
| Maß L1                         | 45,00 mm                            |
| Maß t                          | 2,00 mm                             |
| Abstand zur Wand               | <input type="checkbox"/>            |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1                                   |
| Ausführung                     | einlappig                           |
| Befestigungsart                | Schraubloch                         |
| für Durchmesser                | 18,6 mm                             |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input type="checkbox"/>            |
| Größe                          | PG11                                |
| Halogenfrei                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kunststoffummantelt            | <input type="checkbox"/>            |
| Lochgröße                      | 6,5 x 10 mm                         |
| Materialstärke                 | 2,00 mm                             |

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1014110



### Technische Daten

UV-beständig