

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1014501



Befestigungsschelle einlappig 25mm




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1014501
Typ	822 25 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Dimension	25mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,40 kg/100 St.

### Technische Daten

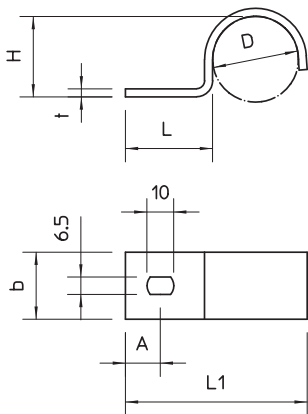

Länge	53,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	23,50 mm
Maß A	11,00 mm
Maß b	20,00 mm
Maß D	25,00 mm
Maß H	23,50 mm
Maß L	25,50 mm
Maß L1	53,00 mm
Maß t	3,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	25 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	M25
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1014501



### Technische Daten

UV-beständig