

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1013903



Befestigungsschelle einlappig 32mm




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1013903
Typ	822 32 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Dimension	32mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	5,49 kg/100 St.

Technische Daten

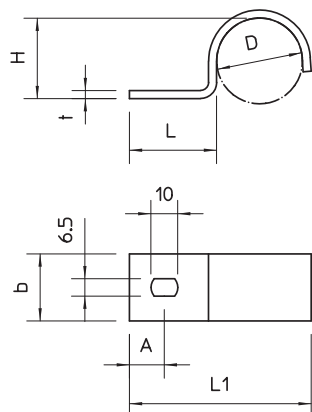

Länge	68,00 mm
Breite	25,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß A	13,00 mm
Maß b	25,00 mm
Maß D	32,00 mm
Maß H	30,00 mm
Maß L	32,50 mm
Maß L1	68,00 mm
Maß t	3,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	32 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	M32
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>