

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer



Art.-Nr. 1013911



Befestigungsschelle einlappig 40mm




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1013911
Typ	822 40 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Dimension	40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	6,59 kg/100 St.

Technische Daten

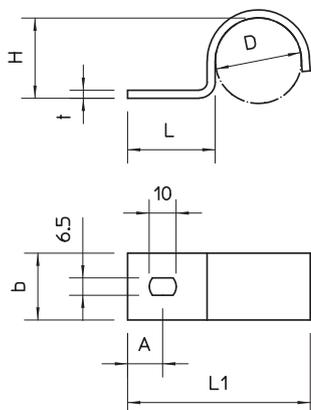

Länge	76,00 mm
Breite	25,00 mm
Höhe	38,00 mm
Maß A	13,00 mm
Maß b	25,00 mm
Maß D	40,00 mm
Maß H	38,00 mm
Maß L	32,50 mm
Maß L1	76,00 mm
Maß t	3,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	40 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	M40
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>