

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1013921



Befestigungsschelle einlappig 50mm




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1013921
Typ	822 50 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Dimension	50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	7,69 kg/100 St.

Technische Daten

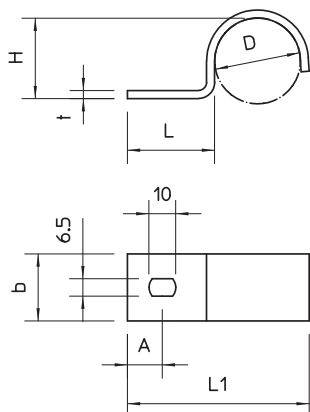

Länge	86,00 mm
Breite	25,00 mm
Höhe	47,00 mm
Maß A	15,00 mm
Maß b	25,00 mm
Maß D	50,00 mm
Maß H	47,00 mm
Maß L	32,50 mm
Maß L1	86,00 mm
Maß t	3,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	50 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	M50
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	3,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>