

# Technisches Datenblatt

## Messingspreizdübel

Art.-Nr. 3483088



Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.




**CuZn** Messing

### Stammdaten

Art.-Nr.	3483088
Typ	865 M8x30
Bezeichnung 1	Messing-Spreizdübel
Dimension	M8
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,87 kg/100 St.

### Technische Daten

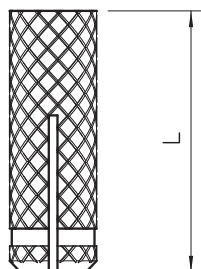

Länge	30,00 mm
Maß L	30,00 mm
Ausführung	Spreizdübel
Auszugwerte	7000 N
Bohrlochtiefe	41,00 mm
Bohrungsdurchmesser	11,00 mm
Dübeldurchmesser	10,00 mm
Gewinde	M8
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	<input type="checkbox"/>
Mit Rand	<input type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>