



Deckenhaken M5x125mm




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3470148
Typ	867 M5X125 G
Bezeichnung 1	Deckenhaken
Dimension	M5x125mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Gewicht	1,73 kg/100 St.

Technische Daten

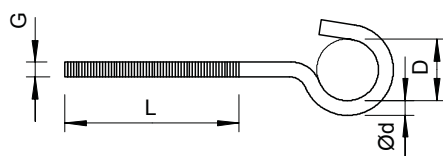

Länge	125,00 mm
Maß D	16,00 mm
Maß L	90,00 mm
Maß d Ø	4,30 mm
Bruchlast	0,40 kN
Bruchlast	400,00 N
Gewinde	M5
Gewindelänge	90,00 mm
Hakendurchmesser	16,00 mm
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>