

# Technisches Datenblatt

## OBO-Dübel

Art.-Nr. 3100154



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt  
mit Gewinde M6 x 8 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3100154
Typ	903 15 G
Bezeichnung 1	OBO-Dübel
Bezeichnung 2	Einschlagdübel
Dimension	M6, L 15mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,33 kg/100 St.

### Technische Daten

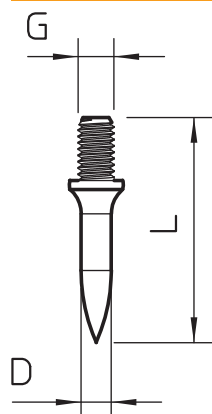

Länge	23,00 mm
Maß D	4,00 Ø mm
Maß G	M6 mm
Maß L	23,00 mm
Gewindelänge	8,00 mm
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewinde metrisch	6
Schaftlänge	15,00 mm
Schlagfest	<input type="checkbox"/>