

Technisches Datenblatt

OBO-Dübel

Art.-Nr. 3100189



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt
mit Gewinde M6 x 8 mm.




St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3100189
Typ	903 18 G
Bezeichnung 1	OBO-Dübel
Bezeichnung 2	Einschlagdübel
Dimension	M6, L18mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,36 kg/100 St.

Technische Daten

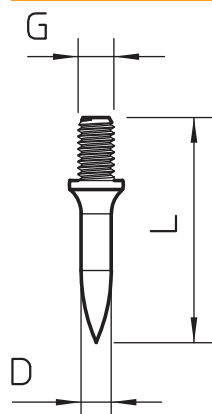

Länge	26,00 mm
Maß D	4,00 Ø mm
Maß G	M6 mm
Maß L	26,00 mm
Gewindelänge	8,00 mm
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewinde metrisch	6
Schaftlänge	18,00 mm
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>