


Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.-Nr. 2032019

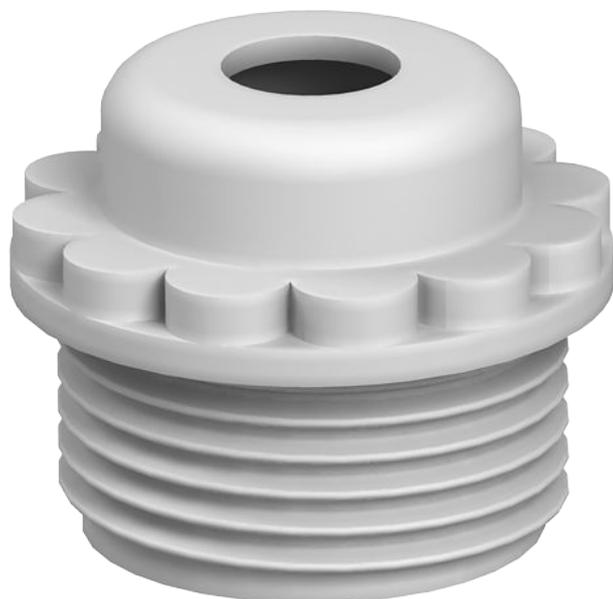

Mit offener Kabeleinführung.
Würdedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.




PE Polyethylen

Produktzusatztext 1 | Mit offener Kabeleinführung.

Stammdaten

Art.-Nr.	2032019
Typ	90 M25 OF
Bezeichnung 1	Einschraubnippel
Bezeichnung 2	offene Ausführung
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,51 kg/100 St.

Technische Daten

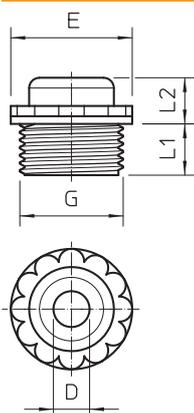

Maß D	8,50 mm
Maß E	32,00 mm
Maß L1	12,00 mm
Maß L2	6,00 mm
Gewindelänge	12,00 mm
Gewinde	M25 x 1,5
Größe	M25
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzart	IP54
SW	30,00 mm