


# Technisches Datenblatt

## Angler-Spreizdübel

Art.-Nr. 2349486

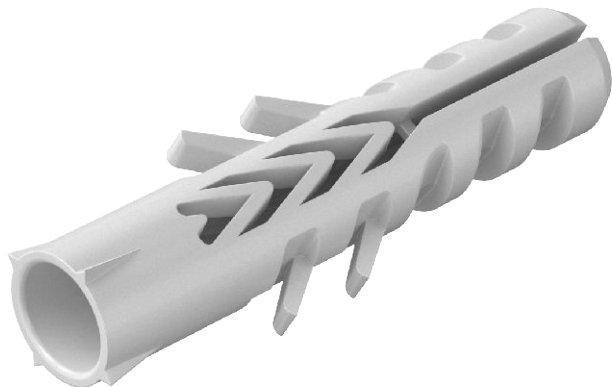

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.  
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser,  
erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.




PA Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2349486
Typ	910 F 10x50
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Dimension	10x50
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,23 kg/100 St.

### Technische Daten

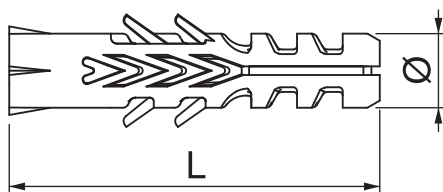

Länge	50,00 mm
Maß D	10,00 mm
Maß L	50,00 mm
Ausführung	Universaldübel
Dübeldurchmesser	10,00 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	<input checked="" type="checkbox"/>
Holzschrauben	6-8 Ø mm
Mit Rand	<input type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Beton Fempf.	770,00 N
Vollziegel Mz12 Fempf.	790,00 N
Porenbeton P2 Fempf.	100,00 N
Porenbeton P4 Fempf.	100,00 N
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	220,00 N
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	780,00 N