


Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Art.-Nr. 2349488

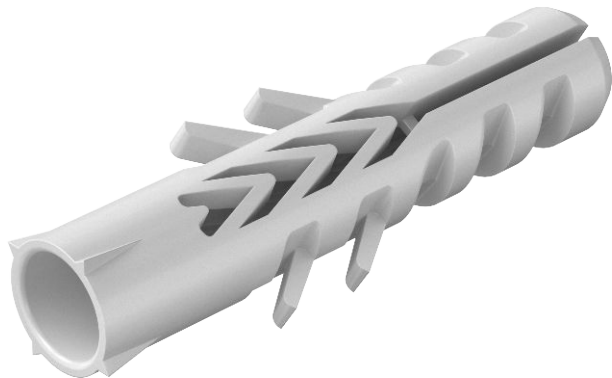

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser,
erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.




PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 2349488 |
| Typ | 910 F 12x60 |
| Bezeichnung 1 | Spreizdübel |
| Lieferbar ab | 01.05.2020 |
| Dimension | 12x60 |
| Farbe | lichtgrau |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 25 Stück |
| Gewicht | 0,38 kg/100 St. |

Technische Daten

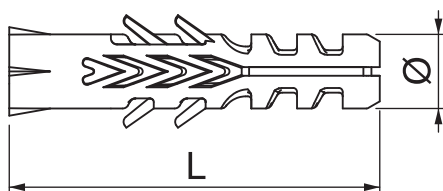

| | |
|--|-------------------------------------|
| Länge | 60,00 mm |
| Maß D | 12,00 mm |
| Maß L | 60,00 mm |
| Ausführung | Universaldübel |
| Dübeldurchmesser | 12,00 mm |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Gasbeton | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Holzschrauben | 8-10 Ø mm |
| Mit Rand | <input type="checkbox"/> |
| Mit Schrauben | <input type="checkbox"/> |
| Beton Fempf. | 1.550,00 N |
| Vollziegel Mz12 Fempf. | 1.570,00 N |
| Porenbeton P2 Fempf. | 150,00 N |
| Porenbeton P4 Fempf. | 160,00 N |
| Hochlochziegel Hlz12 Fempf. | 300,00 N |
| Kalksand-Vollstein KS12 Fempf. | 1.900,00 N |