


Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Art.-Nr. 2349480

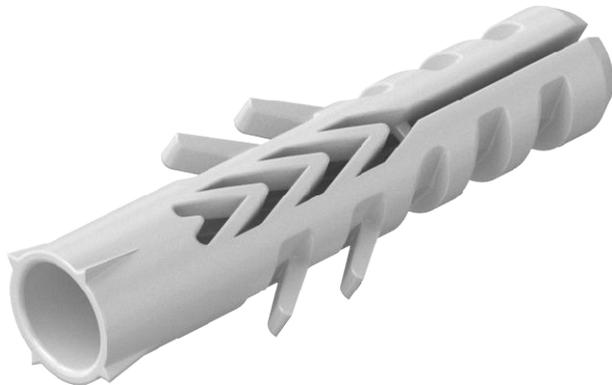

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser,
erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2349480
Typ	910 F 5x25
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Dimension	5x25
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,04 kg/100 St.

Technische Daten

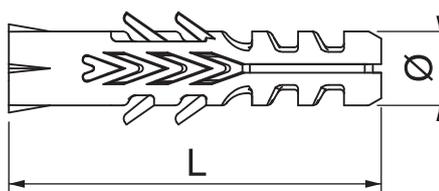

Länge	25,00 mm
Maß D	5,00 mm
Maß L	25,00 mm
Ausführung	Universaldübel
Bohrlochtiefe	30,00 mm
Bohrungsdurchmesser	5,00 mm
Dübeldurchmesser	5,00 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Holzschrauben	2,5-4 Ø mm
Mit Rand	<input type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Beton Fempf.	230,00 N
Vollziegel Mz12 Fempf.	240,00 N
Porenbeton P2 Fempf.	40,00 N
Porenbeton P4 Fempf.	40,00 N
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	90,00 N
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	330,00 N