


Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Art.-Nr. 2349482

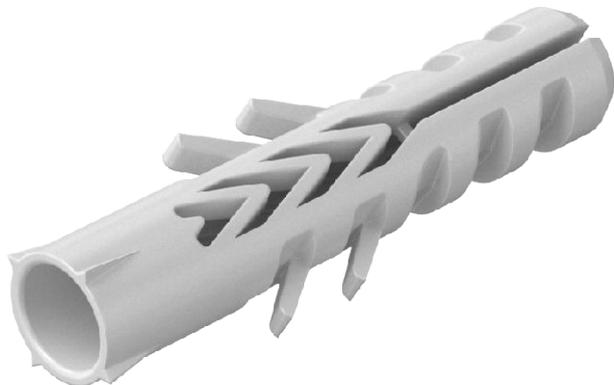

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser,
erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2349482
Typ	910 F 6x30
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Dimension	6x30
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,08 kg/100 St.

Technische Daten

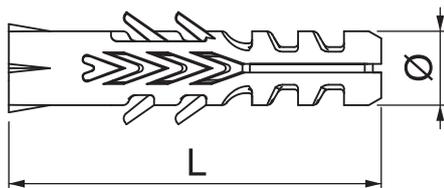

Länge	30,00 mm
Maß D	6,00 mm
Maß L	30,00 mm
Ausführung	Universaldübel
Dübeldurchmesser	6,00 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	<input checked="" type="checkbox"/>
Holzschrauben	3,5-5 Ø mm
Mit Rand	<input type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Beton Fempf.	310,00 N
Vollziegel Mz12 Fempf.	380,00 N
Porenbeton P2 Fempf.	50,00 N
Porenbeton P4 Fempf.	60,00 N
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	120,00 N
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	370,00 N