

Technisches Datenblatt

Gipskartondübel

Art.-Nr. 3483214



Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten.
Mind. Plattenstärke: 12 mm
für Ø 4,5 mm Golden Sprint oder Sprint Schrauben.




Zn Zinkdruckguss

Stammdaten

Art.-Nr.	3483214
Typ	910 GKDM 12x30
Bezeichnung 1	Gipskarton-Dübel
Bezeichnung 2	für 12mm Gipskarton
Dimension	Ø12x30
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,40 kg/100 St.

Technische Daten

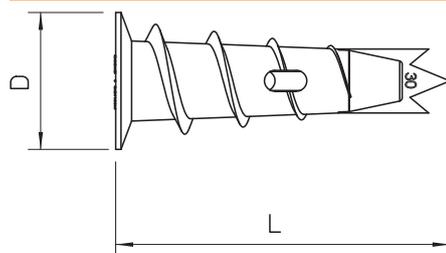

Länge	30,00 mm
Maß D	12,00 mm
Maß L	30,00 mm
Ausführung	Gipskartondübel
Dübeldurchmesser	12,00 mm
Mit Gewinde	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Schaftlänge	30,00 mm
Zulässiger Lastbereich Zugzone	0,04 kN