

Technisches Datenblatt

Schlagdübel

Art.-Nr. 2351218



Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955.
Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.



PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2351218
Typ	910 SD-Q 6x40
Bezeichnung 1	Schlagdübel
Bezeichnung 2	zu Typ 2955
Dimension	6x40mm
Farbe	grauweiß
RAL-Nummer	9002
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100,00 Stück
Gewicht	0,48 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schlagdübel

Art.-Nr. 2351218



Technische Daten

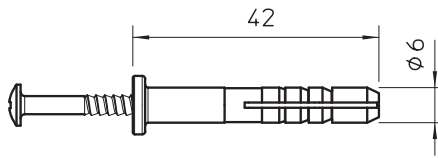

Länge	40,00 mm
Bohrlochtiefe	50,00 mm
Dübeldurchmesser	6,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input checked="" type="checkbox"/>
Schraubsystem	Pozidriv PZ