


Technisches Datenblatt

Steckdübel mit Pilzkopf

Art.-Nr. 2351412

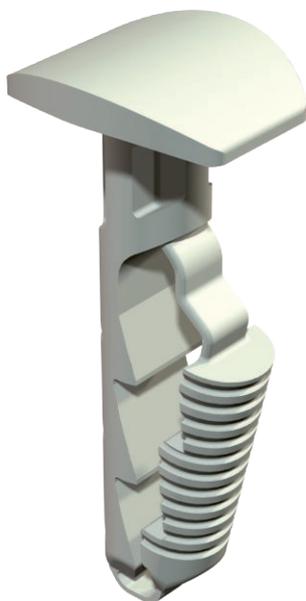

Der Steckdübel ermöglicht die einfache Montage z. B. von Kennzeichnungsschildern oder kleinen WDK-Kanälen.

Geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.



PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2351412
Typ	910 STP 6x30
Bezeichnung 1	Steckdübel
Bezeichnung 2	mit Pilzkopf
Dimension	6x30mm
Farbe	grauweiß
RAL-Nummer	9002
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100,00 Stück
Gewicht	0,10 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Steckdübel mit Pilzkopf

Art.-Nr. 2351412



Technische Daten

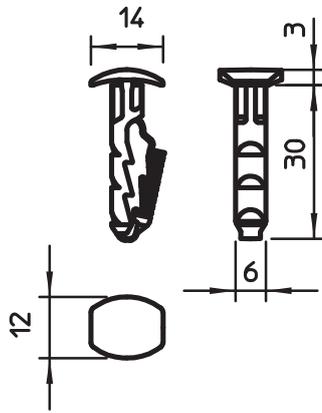

Länge	30,00 mm
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Steckdübel
Ausführung	Steckdübel
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	35,00 mm
Bohrungsdurchmesser	6,00 mm
Dübeldurchmesser	6,00 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gasbeton	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Rand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>