


Technisches Datenblatt

Spannschloss

Art.-Nr. 5300124

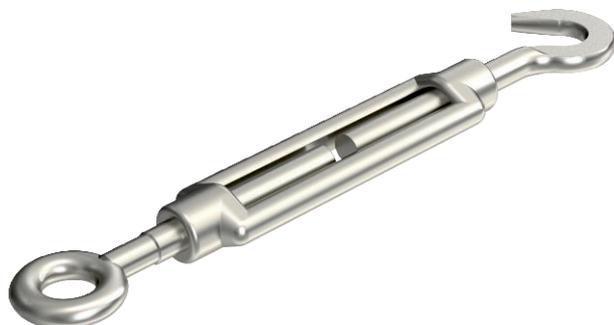

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4401

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	5300124
Typ	945 M10 A4
Bezeichnung 1	Spannschloss
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	28,00 kg/100 St.

Technische Daten

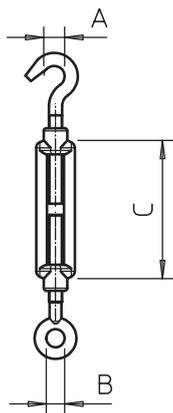

Maß A	14,00 mm
Maß B	13,50 mm
Maß C	125 mm
Bruchlast	5,00 kN
Ø innen	14/13,5 mm
Gewinde	M10
Länge der Spannmutter C	125,00 mm
Spannweite	80,00 mm