


Technisches Datenblatt

Spannschloss

Art.-Nr. 5300053

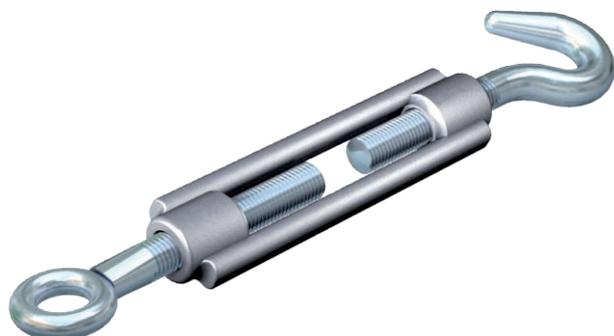

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5300053
Typ	945 M10 G
Bezeichnung 1	Spannschloss
Dimension	M10
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	33,65 kg/100 St.

Technische Daten

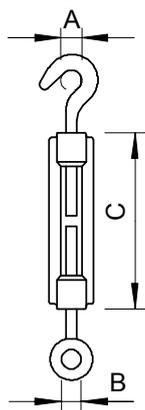

Maß A	14,00 mm
Maß B	13,50 mm
Maß C	125 mm
Bruchlast	5,00 kN
Ø innen	14/13,5 mm
Gewinde	M10
Länge der Spannmutter C	125,00 mm
Spannweite	80,00 mm